

招商银行企业网银操作流程

如参考该文档仍不能完成支付过程，请拨打招商银行客服热线 95555 咨询或登陆招行官网 <http://www.cmbchina.com> 查询

1.1. 支持浏览器

需要使用 IE。因为登陆企业网银是会使用到 IE 的内核，建议直接使用 IE9 以上浏览器的，如果其他浏览器可能会不兼容。

1.2. B2B 网银支付开通流程

企业只要满足以下条件，即可使用 B2B 网上支付功能。

(一) 企业账户需要开通网上银行功能并开通 B2B 支付功能。开通成功后，银行发放至少三个 Usbkey，分别具有制单、复核、管理权限。

(二) 登录招商银行网站下载并安装 U-bank 客户端及商务支付安装程序，正确设置网银登录环境。

(三) 使用管理员权限用户登录招商银行 U-BANK，将“**M000003521-联动优势电子商务有限公司**”添加到商户列表中。在菜单内做如下设置：

“商务支付”—“商户定制”。选择“**联动优势电子商务有限公司**”，点击“添加”，将**联动优势电子商务有限公司**添加至商户列表中，点击“发送”。



1.3. B2B 网银支付操作流程

(一) 制单流程

本操作流程由具有制单权限的财务操作员完成，操作流程如下：

1. 插入招商银行 Usbkey。
2. 在商户网站选择商品或者服务，在网站选择“招商银行”点击支付。
3. 跳转到招商银行网上银行支付界面。选择“证书卡登录”，选择“登录名”，输入密码等相关信息后，点击“登录”。

4. 进入到招行银行企业银行公众版，确认相关订单信息，输入“用途”，点击“经办”。

招商银行 企业银行公众版
CHINA MERCHANTS BANK

系统管理 | 帐务查询 | 商务支付 | 银企对账 | 帮助

<> 当前功能: 商务支付 > 订单支付经办

商户编号: M000003521 商户名称: 联动优势电子商务有限公司
订单号: 16041417013069663369 订单支付号:

请输入付款方信息:

业务模式: 证书支付 [查模式]
付方帐号: 北京, 110911760910801, 人民币, 联动优势电子商务有限公司 [查账户]

请输入支付信息:

金额: 0.01 币种: 人民币
业务参考号: 20160414170148
业务种类: 普通汇兑 结算方式: 快速
用途:
摘要: 16041417012074075927

收款方信息:

收方账号:
收方名称: 联动优势电子商务有限公司
开户行: 招商银行宣武门支行
开户地: 北京市 (省份) 北京市 (市县) (县区)
移动电话: (用于通知) 电子邮件: (用于通知)

[经办] [退出]

说明:
1、交易金额和收方信息不能修改

5. 再次确认订单信息，点击“确定”，完成制单。

招商银行 企业银行公众版
CHINA MERCHANTS BANK

系统管理 | 帐务查询 | 商务支付 | 银企对账 | 帮助

<> 当前功能: 商务支付 > 订单支付经办

商户编号: M000003521 商户名称: 联动优势电子商务有限公司
订单号: 16041417013069663369 订单支付号:

请输入付款方信息:

业务模式: 证书支付 [查模式]
付方帐号: 北京, 110911760910801, 人民币, 联动优势电子商务有限公司 [查账户]

请输入支付信息:

金额: 0.01 币种: 人民币
业务参考号: 20160414170148
业务种类: 普通汇兑 结算方式: 快速
用途: 测试
摘要: 16041417012074075927

收款方信息:

收方账号:
收方名称:
开户行: 招商银行宣武门支行
开户地: 北京市 (省份) 北京市 (市县) (县区)
移动电话: (用于通知) 电子邮件: (用于通知)


[经办] [退出]

说明:
1、交易金额和收方信息不能修改

来自网页的消息

您是否确定同意支付该订单?

[确定] [取消]

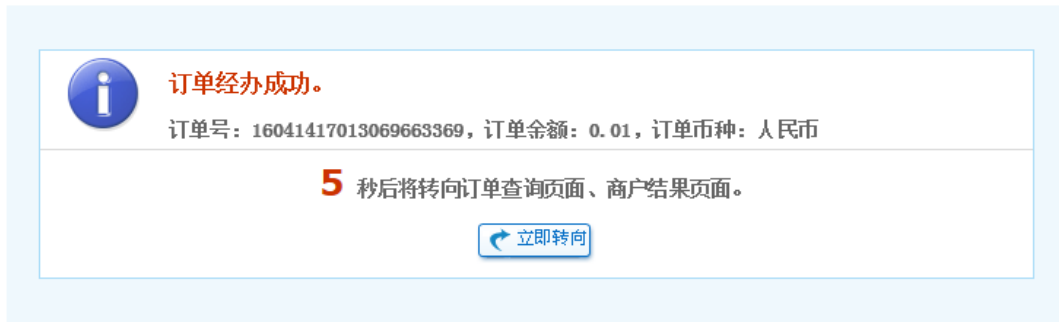

(二) 复核流程

本操作流程由具有复核权限的财务操作员完成，操作流程如下：


1. 插入复核员 Usbkey，输入用户登录密码及卡密码，登录到招商银行 U-BANK 客户端。



2. 选择“商务支付”，点击“订单审批”。



3. 查询待审批的交易，选择该笔待审批的订单，确认订单信息，点击“同意”。

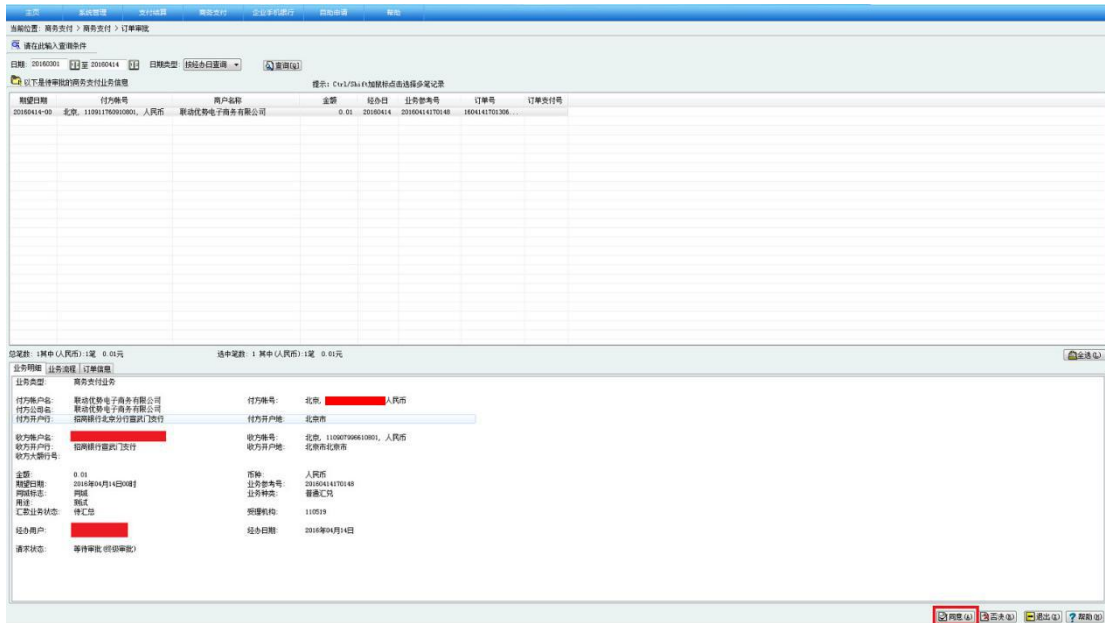

4. 订单显示“终审完毕”。复核过程完成，支付成功。



重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性及其可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及ti.com.cn上或随附TI产品提供的其他可适用条款的约束。TI提供所述资源并不扩展或以其他方式更改TI 针对TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122

Copyright © 2020 德州仪器半导体技术（上海）有限公司