

农业银行企业网银操作流程

如参考该文档仍不能完成支付过程，请拨打中国农业银行客服热线 95599 咨询或登陆农行官网 <http://www.abchina.com/cn/> 查询。

1.1. 支持浏览器

目前只支持 windows 系统，苹果系统、安卓系统不支持。Windows 系统下，浏览器主要分为 IE 内核浏览器和非 IE 内核浏览器，而农行网银目前支持 IE 内核浏览器登录，暂不支持非 IE 内核浏览器。因此，国外的火狐（FireFox）浏览器，谷歌（Chrome）浏览器，苹果（Safari）浏览器和欧朋（Opera）浏览器均不支持。个人网银支持 IE6.0（不含）以上版本的浏览器，对于低版本浏览器建议升级至 IE8.0 以上（推荐 IE9.0 以上）。

1.2. B2B 网银支付开通流程

企业只要满足以下条件，即可使用 B2B 中的网上支付功能。

(一) 企业账户需要开通智博版企业网银。开通成功后，银行发放三个 Usbkey(或四个 Usbkey, 2 个管理员)，分别具有制单、复核、管理权限。

(二) 登录农业银行网站下载并安装 Usbkey 驱动程序和网银管理工具，正确设置网银登录环境。

1.3. B2B 网银支付操作流程

(一) 制单流程

本操作流程由具有制单权限的财务操作员完成，操作流程如下：

1. 插入经办员（制单员）的 Usbkey。
2. 在商户网站选择商品或者服务确认支付进入选择银行界面，选择“农业银行”。

3. 进入农业银行支付页面，确认订单信息，在证书选择的下拉菜单中选择相应的证书，点击“下一步”，输入 Usbkey 密码，并确认。

The screenshot shows the Agricultural Bank of China online payment interface. At the top, the bank's logo and name are displayed along with the slogan "轻松在线 拥有无限" (Easy Online, Possessing Infinite). The date and time are 2016-04-18 09:44:12. Below the header, there is a notification about a new version of the payment interface. The main content area displays order information: Order No. 1604180941576749155218029, Amount 0.01, Merchant 联动优势电..., and Payment Type 网上支付. A dropdown menu for certificate selection is set to .0000, with a "检测证书" (Check Certificate) button next to it. A "下一步" (Next Step) button is highlighted with a red box. Below this, a "温馨提示" (Warm Tip) section contains two instructions: 1. This transaction is limited to Enterprise K宝 certificate users; please insert the K宝 into the USB interface. 2. If the certificate does not display automatically, please click the "检测证书" button.

4. 在支付账号的下拉菜单里选择相应的企业账号，点击“确认付款”。

The screenshot shows the Agricultural Bank of China online payment interface at a later stage. The order information remains the same. The "支付金额" (Payment Amount) is now 0.01. The "支付账号" (Payment Account) dropdown menu is open, showing a selection of "选择企业帐号" (Select Enterprise Account), which is highlighted with a red box. Below the dropdown, there are three buttons: "上一步" (Previous Step), "确认付款" (Confirm Payment), and "重置" (Reset). The "确认付款" button is highlighted with a red box. The "温馨提示" (Warm Tip) section now contains two instructions: 1. Please check the payment amount and confirm before proceeding with the payment. 2. Limited to payment using Enterprise Branch Account.

5. 输入 Usbkey 口令，并按照提示按下 Usbkey 的“OK”键完成交易。



6. 制单成功，等待复核。



(二) 复核流程

本操作流程由具有复核权限的财务操作员完成，操作流程如下：

1. 插入复核员 Usbkey，登录到农行“企业网上银行”系统，选择智博版登陆。

个人网银登录

NEW

企业网银登录

电子商务登录

在线办理及费率

**我们全新改版啦
改变从此开始!**

• 易用 • 舒适 • 适应多终端

优惠活动:

全国一一邀您来办卡, 好礼等您拿 (第二期)

2016-03-29

服务公告:

关于湖北分行暂停部分电子银行服务的公...

2016-04-08

K码支付 **hot**

有手机就行!
线上申请, 安全便捷



立即注册 >



点击了解 >

大额存单

本息安全, 方便灵活
收益更高!



点击了解 >

e商管家

让电商金融引领智能
商务!



点击进入 >

您现在的位置: 首页 > 企业网银登录

企业网银登录

HOT 热点问题: 企业网银批量转账能支持哪些类型的...

锐 智锐版登录
新手指南 | 演示体验

博 智博版登录
新手指南 | 演示体验

用户名登录
原智信版客户由此登录

安心快线 天天利

先赢一步
中国农业银行理财产品

网银登录帮助

如何开通网银 | K宝首次登录指南 | 证书更新 | 常见问题

网站声明

网站地图

联系我们

客服热线: 95599

友情链接

诚信网站

中国农业银行版权所有 | 京ICP备05049539

2. 在“复核发送”下选择“复核情况概览”, 在“待复核情况列表”内点击“查询”**网上支付复核**。

快捷菜单 定制

您现在的位置是: 复核发送>复核情况概览

待复核情况列表

网银账户互转复核	0笔
付款业务复核	0笔
收款业务复核	0笔
财政收支复核	0笔
外币业务复核	0笔
集团理财复核	0笔
贷款业务复核	0笔
票据预约复核	0笔
报销明细复核	0笔
网上支付复核	查询

重要公告

- 中国农业银行电子银行类服务价格标准

客户信息

客户号: [REDACTED]
 客户名: [REDACTED]
 操作员: [REDACTED]

3. 核对相应需复核的订单交易信息，在右侧点选“通过”，点击下方“提交”。

待复核网上支付交易列表

序号	订单号	订单时间	订单金额	商品名称	商户号	商户名称	交易类型	手续费	支付卡号	通过	拒绝	拒绝原因
1	1604180941576749155218029	2016/4/18 9:53:11	0.01	000020	103881199990024	联动优券电子商务有限公司	直接支付	5.00	11-171101040009739	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	

通过总金额: 1 拒绝总金额: 0.01 拒绝总金额: 0.00

全部通过 全部拒绝 重置

提交 下载 关闭

4. 确认将要提交的交易信息无误后，点击“提交”。

网上支付复核确认

复核通过交易: 共1笔

序号	订单号	订单时间	订单金额	商品名称	商户号	商户名称	交易类型	手续费	支付卡号	状态
1	1604180941576749155218029	2016/4/18 9:53:11	0.01	000020	103881199990024	联动优券电子商务有限公司	直接支付	5.00	11-171101040009739	通过

复核拒绝交易: 共0笔

序号	订单号	订单时间	订单金额	商品名称	商户号	商户名称	交易类型	手续费	支付卡号	状态	原因
没有复核拒绝的交易											


提交 取消

5. 按照提示按下 Usbkey 的“OK”键完成交易，复核成功。

中国农业银行 - K宝签名确认

温馨提示

- 如果交易信息正确，请按下k宝的“OK”键完成交易；
- 如果交易信息错误，请按下k宝的“C”键取消交易；
- 您可以通过k宝上的“▲”“▼”按键翻页阅读交易信息。

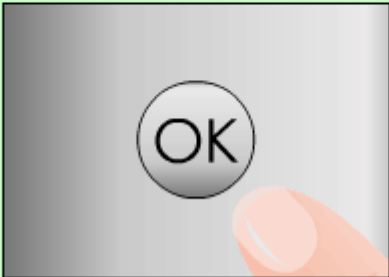

序号	订单号	订单时间	订单金额	商品名称	商户号	商户名称	交易类型	手续费	支付卡号	状态	结果	失败原因
1	1604180941576749155218029	2016/4/18 9:53:11	0.01	000020	103881199990024	联动优势电子商务有限公司	直接支付	5.00	11-171101040009739	通过	成功	

[关闭]

6. 在“复核发送”下选择“交易发送”，在“待发送情况列表”内点击“查询”网上支付发送。

中国农业银行 AGRICULTURAL BANK OF CHINA 企业网上银行 V6.0 2016-04-18 星期一

账户管理 付款业务 收款业务 投资理财 集团理财 现金管理 贷款业务 票据业务 供应链融资 **复核发送** 客户服务

复核情况概览 **交易发送** 网银账户互转复核 付款业务复核 收款业务复核 财政收支复核 投资理财复核 外币业务复核 集团理财复核 贷款业务复核

快捷菜单 定制

您现在的位置是：复核发送>交易发送

请输入查询条件

录入日期: [] 到 []

转出账户: 全部

待发送情况列表

网银账户互转	0笔
付款业务	0笔
收款业务	0笔
财政收支	0笔
外币业务	0笔
集团理财	0笔
贷款业务	0笔
票据预约业务	0笔
资金归集业务	0笔
自主归集业务	0笔
预约信用证业务	0笔
网上支付发送	查询

7. 勾选相应需要发送的交易，核对信息无误后，点击下方“发送”，“确定”此次交易发送，按照提示按下 Usbkey 的“OK”键完成交易，交易发送成功。

您现在的位置是：复核发送>交易发送

选择	订单号	订单时间	订单金额	商品名称	商户号	商户名称	交易类型	手续费	支付卡号
<input checked="" type="checkbox"/>	1604180941576749155218029	2016/4/18 9:53:11	0.01	000020	103881199990024	联动优势电子商务有限公司	直接支付	5.00	11-171101040009739
<input type="checkbox"/>	全选								

[发送] [下载] [关闭]

您现在的位置是：复核发送>交易发送

序号	订单号	订单时间	订单金额	商品名称	商户号	商户名称	交易类型	手续费	支付卡号	结果	失败原因
1	1604180941576749155218029	2016/4/18 9:53:11	0.01	000020	103881199990024	联动优势电子商务有限公司	直接支付	5.00	11-171101040009739	成功	

[关闭]

重要声明和免责声明

TI 均以“原样”提供技术性 & 可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证其中不含任何瑕疵，且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、适合某特定用途或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

所述资源可供专业开发人员应用 TI 产品进行设计使用。您将对以下行为独自承担全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品；(2) 设计、验证并测试您的应用；(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。所述资源如有变更，恕不另行通知。TI 对您使用所述资源的授权仅限于开发资源所涉及 TI 产品的相关应用。除此之外不得复制或展示所述资源，也不提供其它 TI 或任何第三方的知识产权授权许可。如因使用所述资源而产生任何索赔、赔偿、成本、损失及债务等，TI 对此概不负责，并且您须赔偿由此对 TI 及其代表造成的损害。

TI 所提供产品均受 TI 的销售条款 (<http://www.ti.com.cn/zh-cn/legal/termsofsale.html>) 以及 [ti.com.cn](http://www.ti.com.cn) 上或随附 TI 产品提供的其他可适用条款的约束。TI 提供所述资源并不扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品所发布的可适用的担保范围或担保免责声明。

邮寄地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 32 楼，邮政编码：200122
Copyright © 2020 德州仪器半导体技术（上海）有限公司